


8 7 6 5 4 3 2 1

Tolérances générales selon ISO 2768
 Degré de précision f □ m □ c □ v □

Tolérances générales sur pièces moulées selon
 DIN 16901 (FPTC 407364) 130 □ 140 □

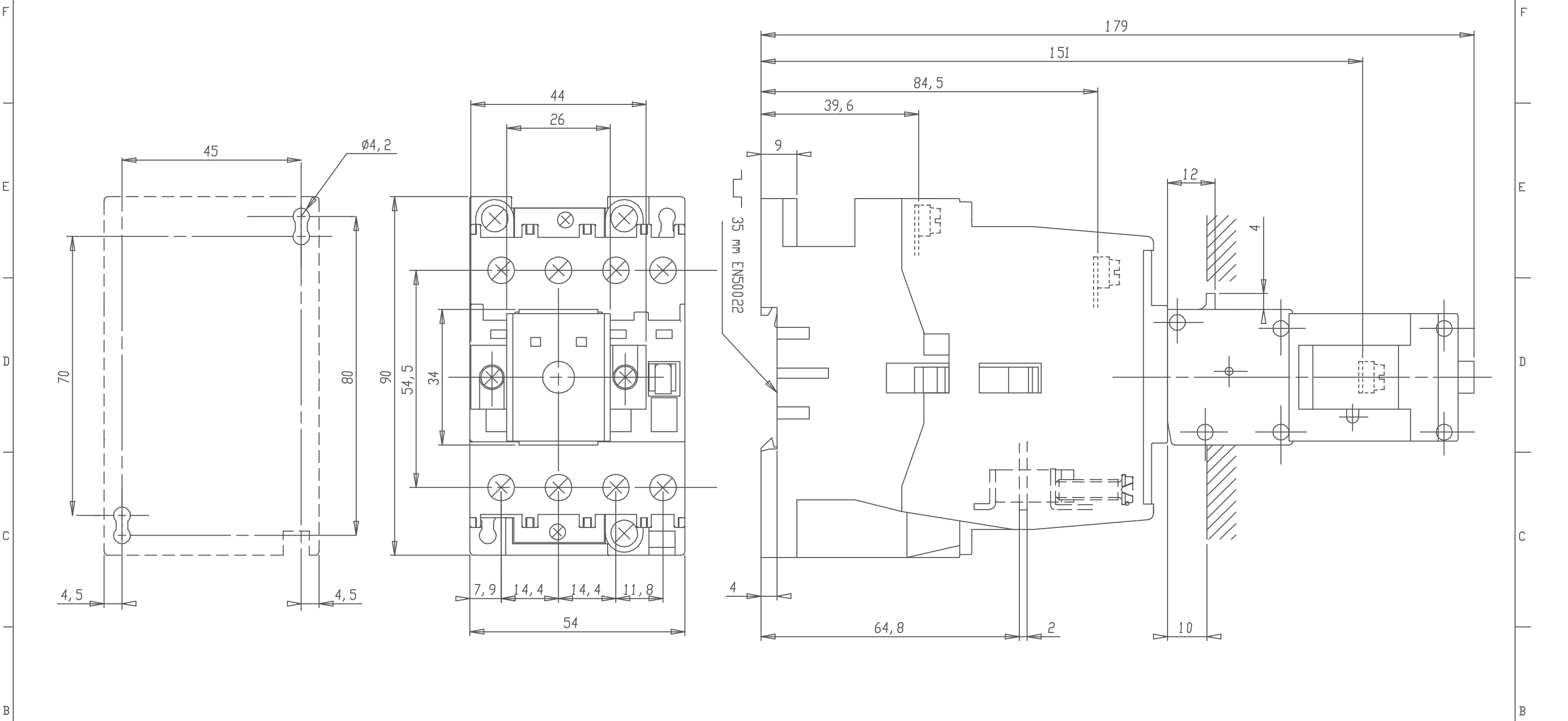

Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Établi	F. BIANCHI_29.08.97	Contrôle		Contrôle Normes		Bon pour exécution	DEI 7619
Issu de :		Remplacé		Remplacé par :		Sans nomenclature séparée	<input type="checkbox"/>
Modif. :						Nomenclature séparée de même numéro	<input type="checkbox"/>
						Nomenclature séparée de numéro différent	<input type="checkbox"/>
						Service resp. : B E	
ABB		ABB Control		Doc. Type	Format	Langue	Feuil. No
		Titre		13	F		Nb. feuil.
		ENCOMBREMENT A30/A40 + WB75-A		FPTC 307706			

8 7 6 5 4 3 2 1