


Tolerances generales selon ISO 2768  
 Degre de precision f  m  c  v

Tolerances generales sur pieces moulees selon  
 Din 16901 (FPTC 407364) 130  140

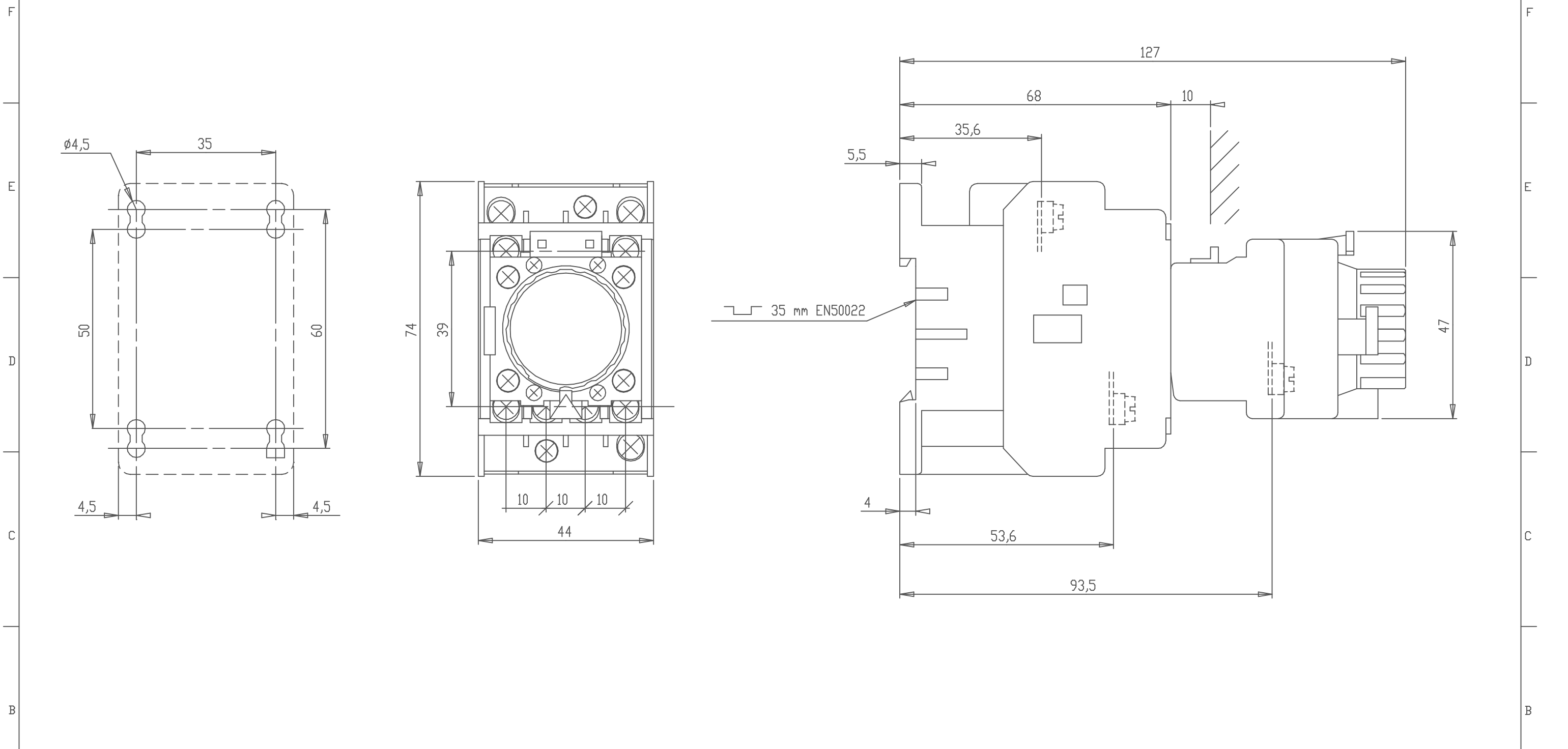

Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Etabli	VIOLLO_15/07/96	Contrôle		Contrôle Normes		Bon pour exécution	17227		
Modif.	Issu de :	Remplace		Remplace par :		Sans nomenclature séparée	<input checked="" type="checkbox"/>		
						Nomenclature séparée de même numéro	<input type="checkbox"/>		
						Nomenclature séparée de numéro différent	<input type="checkbox"/>		
						Service resp: B E			
<b>ABB</b>		ABB Control			Doc. Type	Format	Langue	Feuil.No	No.feuil.
		Titre A9L/12/16_N+_TP				3	F		
		englobement-perçage / dimensions-drilling			FPTC307661				