


CL-LAD.TK006

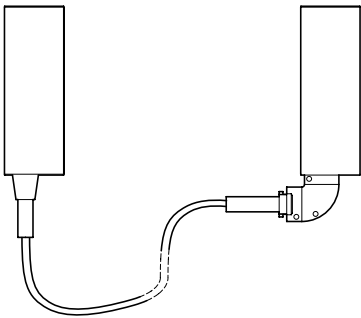

Länge – Length – Longueur –
Lunghezza – Longitud

Leitungsquerschnitt – Cable cross-section –
Sezioni raccordables – Sezione del cavo –
Sección del conductor

5 m

0.14 mm²

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!

Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

Die Stromversorgungsgeräte sind Einbaugeräte. Beachten Sie für die Installation der Geräte die länderspezifischen Vorschriften.

Electric current! Danger to life!

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations. The power supply units are mounting devices. The national regulations/specifications must be observed for the installation of the devices.

Tension électrique dangereuse !


Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après. Les blocs d'alimentation sont des appareils faisant partie intégrante d'une installation. Veuillez respecter les normes de mise en œuvre spécifiques aux différents pays.

Tensione elettrica: Pericolo di morte!


Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate. Gli alimentatori sono unità per montaggio interno. Per l'installazione degli apparecchi è necessario rispettare le normative specifiche di ciascun paese.

¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!

El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas. Las fuentes de alimentación son aparatos de montaje. Para la instalación de los aparatos han de tenerse en cuenta las normativas/especificaciones a nivel local.

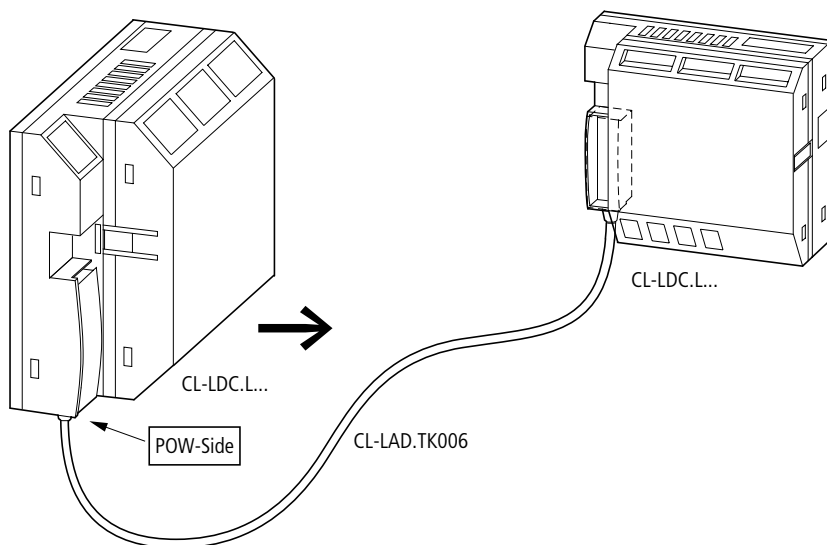


Anschlüsse – Connections – Raccordements – Collegamenti – Conexiones

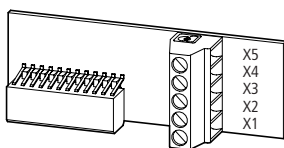

Farbcodes – Colour codes – Codes couleur – Codici a colori – Códigos cromáticos


X5	grün – green – vert – verde – verde
X4	weiß – white – blanc – bianco – blanco
X3	gelb – yellow – jaune – giallo – amarillo
X2	braun – brown – marron – marrone – marrón
X1	grau – grey – gris – grigio – gris

 


0.3 × 1.8 mm

Demontage – Dismantling – Démontage – Smontaggio – Desmontaje

Stecker – Plug – Connecteur – Connettore – Conector

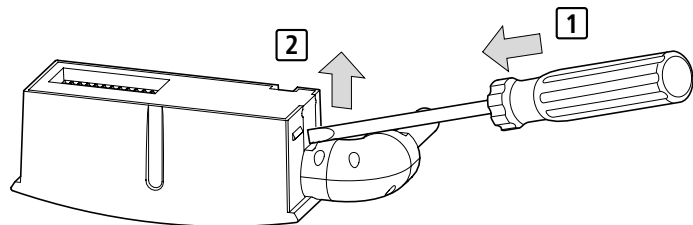


 
Zugentlastung – Strain relief – Embout antitraction – Dispositivo antistrappo – Protección contra tirones



- Kein Wiederverwenden nach dem Öffnen.
Eine Ersatz-Zugentlastung ist zu verwenden!
- Do not reuse after opening.
Replacement strain-relief must be used!
- Ne pas réutiliser après l'ouverture.
Utiliser un embout de rechange !
- Non riutilizzare dopo l'apertura.
Usare un dispositivo antistrappo di ricambio!
- Una vez abierta no debe reutilizarse.
¡Utilice una protección contra tirones de recambio!


Montage – Fitting – Montaggio – Montaje

 Kabel anschließen – Connecting the cables – Raccordement des câbles – Collegamento dei cavi – Conectar los cables

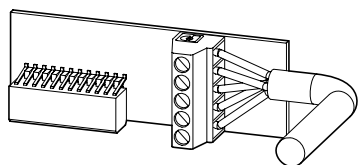

0.14 mm² AWG 25

Zugentlastung – Strain relief – Embout antitraction – Dispositivo antistrappo – Protección contra tirones

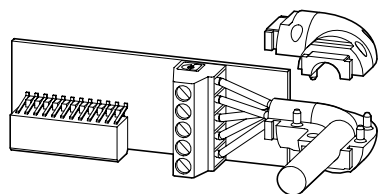

Kabelmantel in das Unterteil der Zugentlastung legen, dann Oberteil der Zugentlastung auf das Unterteil drücken.


Place the cable sheath into the lower section of the strain relief, and then push the upper section of the strain relief onto the lower section.

Poser la gaine de câble dans la partie inférieure de l'embout antitraction, puis presser la partie supérieure de l'embout sur la partie inférieure.

Posizionare la guaina del cavo nella parte inferiore del dispositivo antistrappo, quindi premere la parte superiore del dispositivo antistrappo sulla parte inferiore.

Colocar la cubierta del cable en la parte inferior de la descarga de tracción, y a continuación presionar la parte superior de la descarga de tracción hacia la parte inferior.

Montierbarkeit in 2 verschiedenen Richtungen – Can be mounted in 2 different orientations – Possibilité de montage dans 2 directions – Montabile in 2 diverse direzioni – Posibilidad de montaje en 2 direcciones distintas

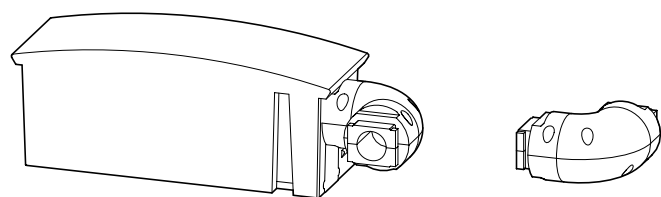

Stecker – Plug – Connecteur – Connettore – Conector

