
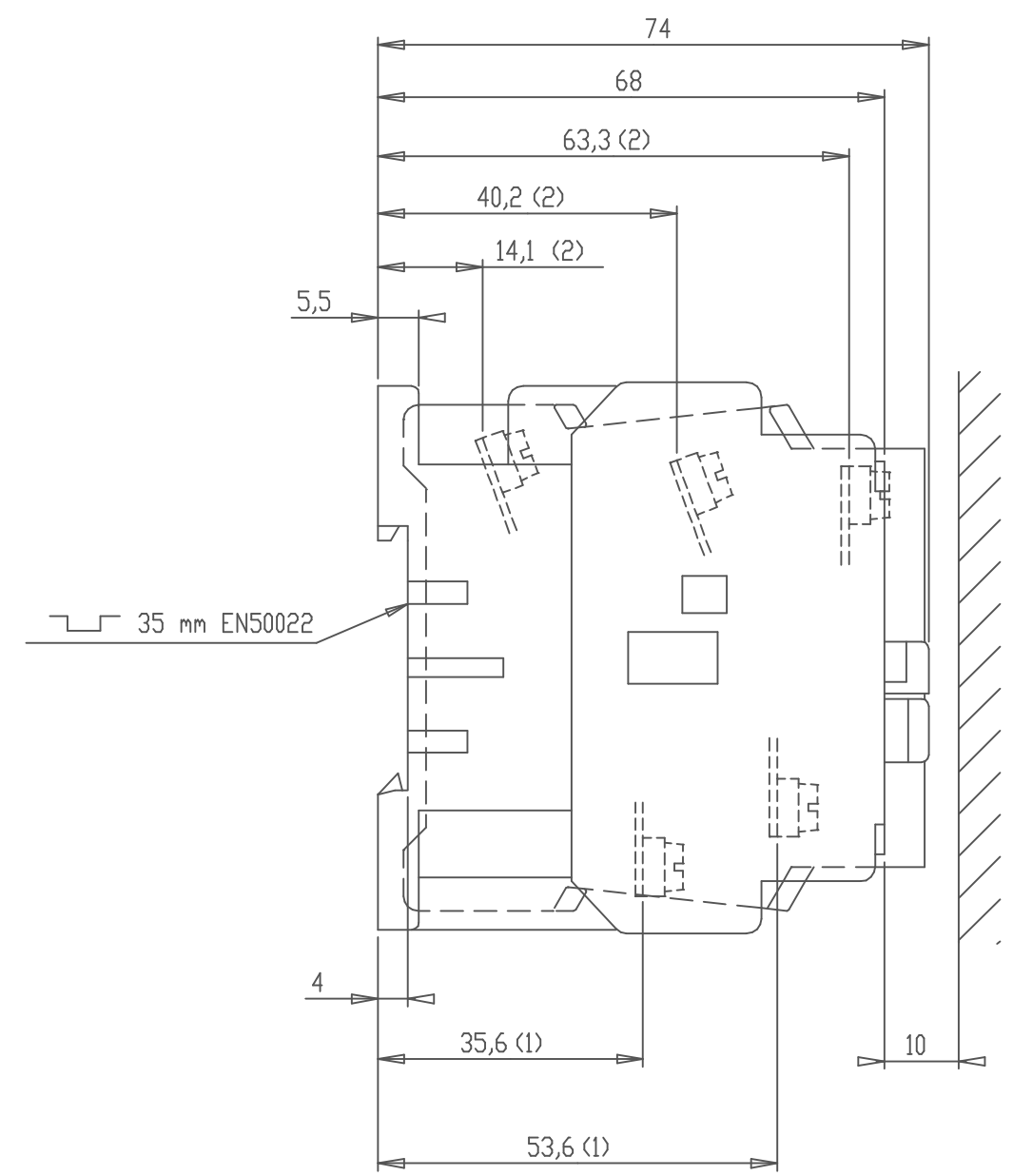
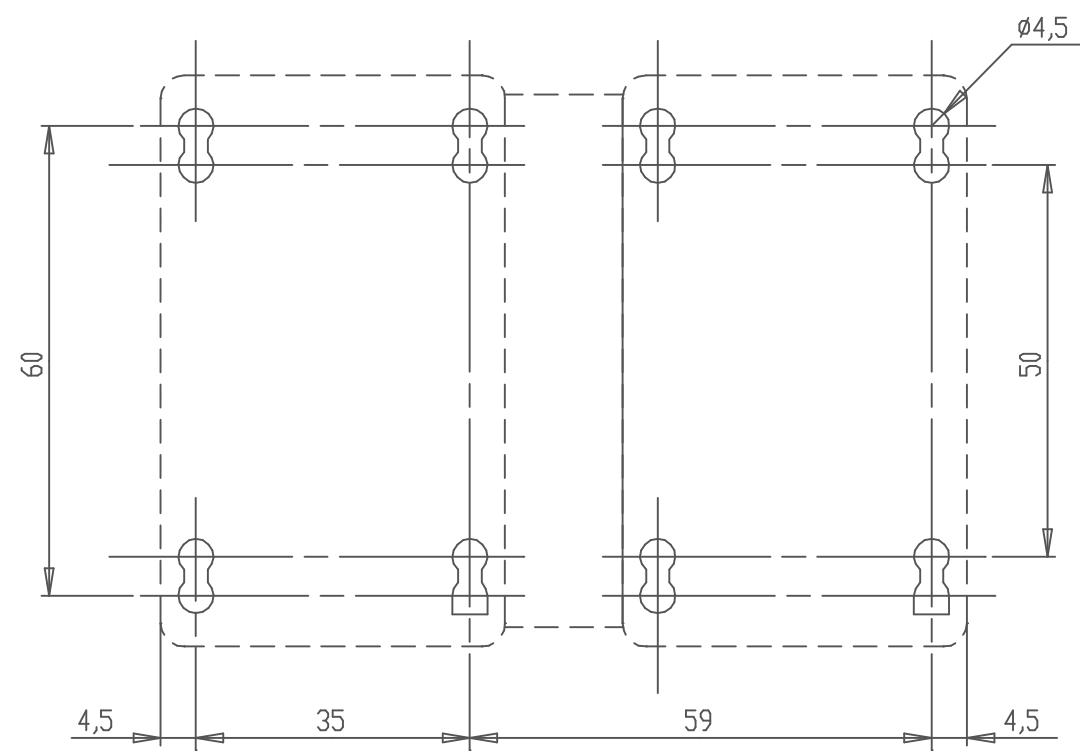


Tolerances generales selon ISO 2768
 Degre de precision f m c v

Tolerances generales sur pieces moulees selon
 Din 16901 (FPTC 407364) 130 140

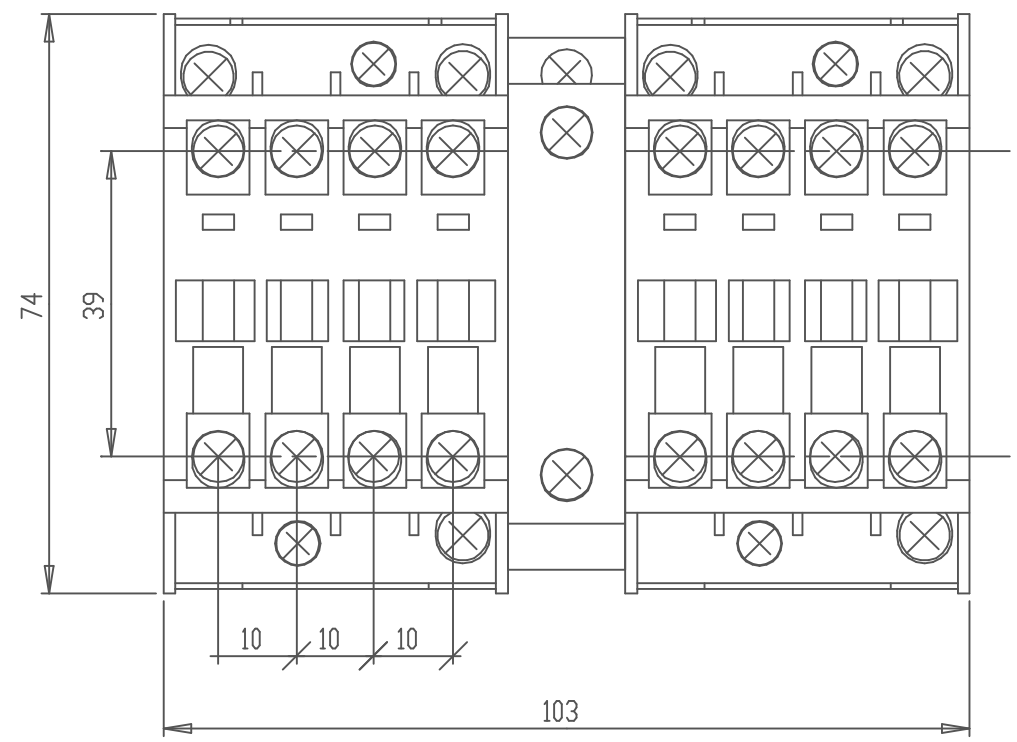

(1) bornes Contacteur / terminal of Contactor
 (2) bornes verrouillage electrique / terminal of electrical interlock

Ce document, propriete exclusive de notre
 Societe, est strictement confidentiel. Il
 ne peut etre communique, copie ou
 reproduit sans son autorisation ecrite.

Etabli	VIOLLO_17/07/96	Contrôle		Contrôle Normes		Bon pour execution	17227		
Modif.	Issu de :	Remplace		Remplace par :		Sans nomenclature separee	<input checked="" type="checkbox"/>		
						Nomenclature separee de meme numero	<input type="checkbox"/>		
						Nomenclature separee de numero different	<input type="checkbox"/>		
						Service resp: B E			
		ABB Control Titre A9/12/16_N+_VE5-1 encombrement-perçage / dimensions-drilling			Doc. Type	Format	Langue	Feuil.No	No.feuil.
						3	F		
					FPTC307660				