


8	Tolerances generales selon ISO 2768 Din 16901 (FPIC 407364) 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/>		Tolerances generales sur pieces moulees selon Din 16901 (FPIC 407364) 130 <input type="checkbox"/> 140 <input type="checkbox"/>		Ligne de rub: Rubrique No Ligne de pos: Quantite		U Position		Texte		Numero d'identification		Masse unitaire	
7	f <input type="checkbox"/> m <input type="checkbox"/> c <input type="checkbox"/> v <input type="checkbox"/>				1		1		AL30/40 avec CA tetra		FPTE307865			
6														
5														
4														
3														
2														
1														

AL 30/40

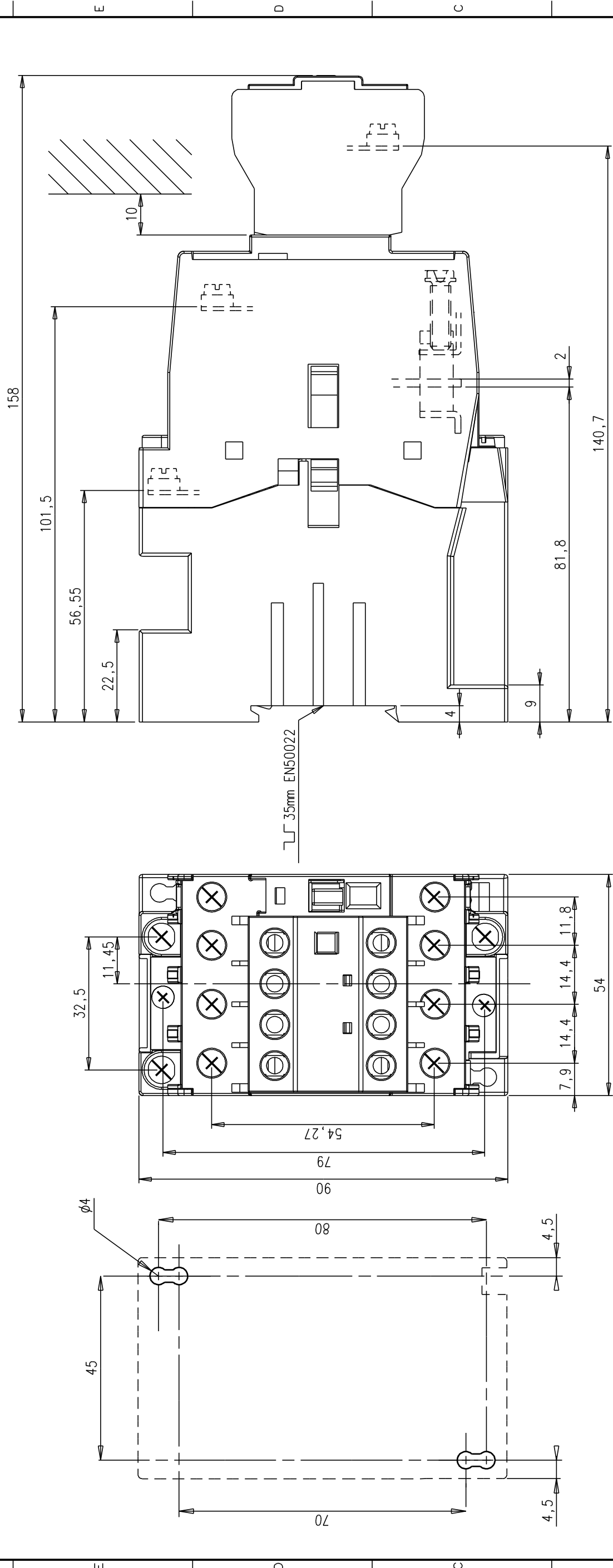

Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Modif.		18092		Bon pour execution		18092	
		Contrôle		Etabli		V.Chambon le 23/12/02	
A Réalisation		23/12/02		18092		C.V	
Ind. DESCRIPTION		N° OE		Auteur		Contrô	
ABB Control		Titre		AL30/40		ENCOMBREMENT AL30/40 AVEC CA5 T	
ABB		Titre		AL30/40		ENCOMBREMENT AL30/40 AVEC CA5 T	
Echelle		1		Format		A3	
PROJET (IDEAS)		Feuil.N°		Nb. feuil.		1	
Issu de/Remplace		1		1		1	

FPTE307865