


8 7 6 5 4 3 2 1

Tolérances générales selon ISO 2768
 Degré de précision f m c v

Tolérances générales sur pièces moulées selon
 DIN 16901 (FPTC 407364) 130 140

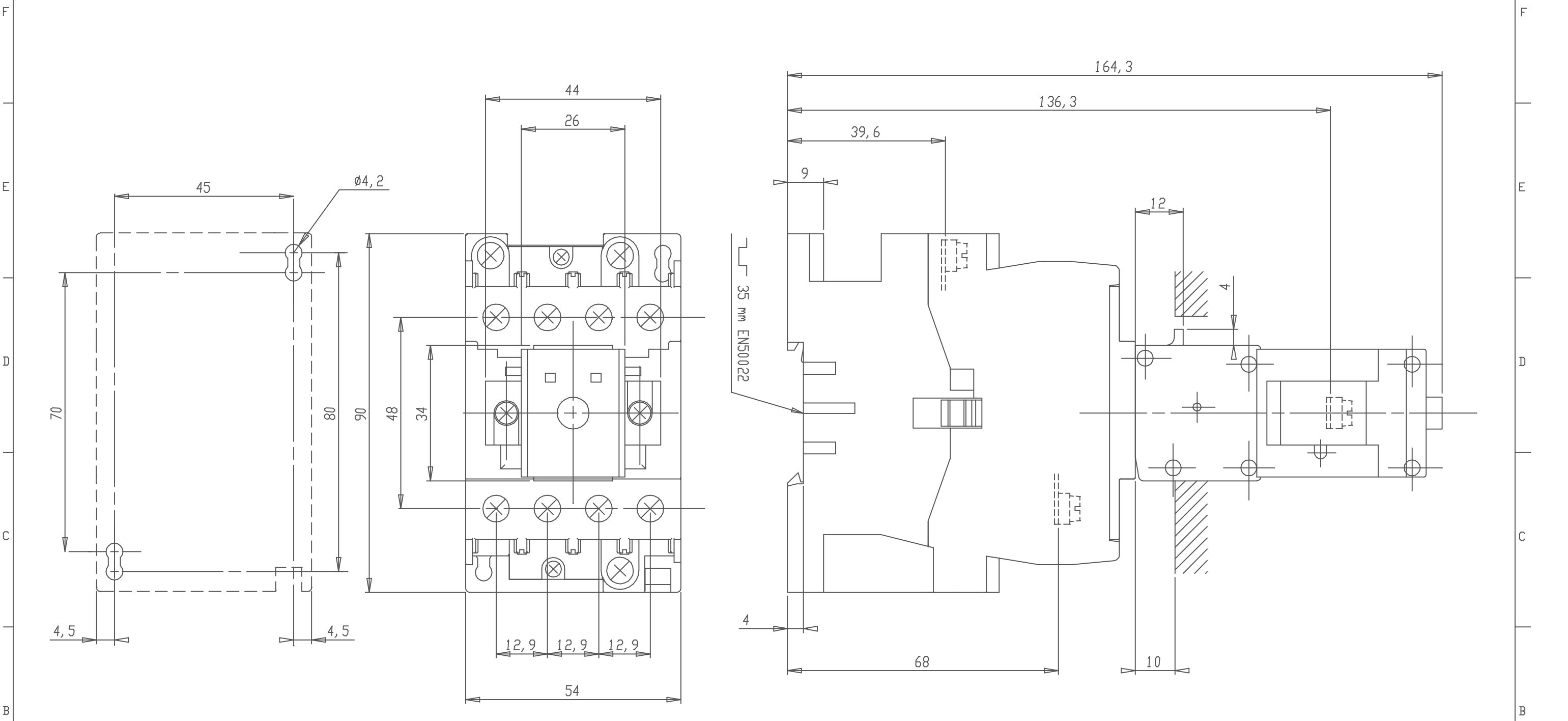

Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

FRONT

Établi	F. BIANCHI_29.08.97	Contrôle		Contrôle Normes		Bon pour exécution	DE17619			
Modif.	Issu de :	Remplacé		Remplacé par :		Sans nomenclature séparée	<input type="checkbox"/>			
						Nomenclature séparée de même numéro	<input type="checkbox"/>			
						Nomenclature séparée de numéro différent	<input type="checkbox"/>			
						Service resp. : B E				
ABB ABB Control Titre ENCOMBREMENT_A26+_WB75-A						Doc. Type	Format	Langue	Feuil. No	Nb. feuil.
							13	F		
						FPTE307705				

8 7 6 5 4 3 2 1