
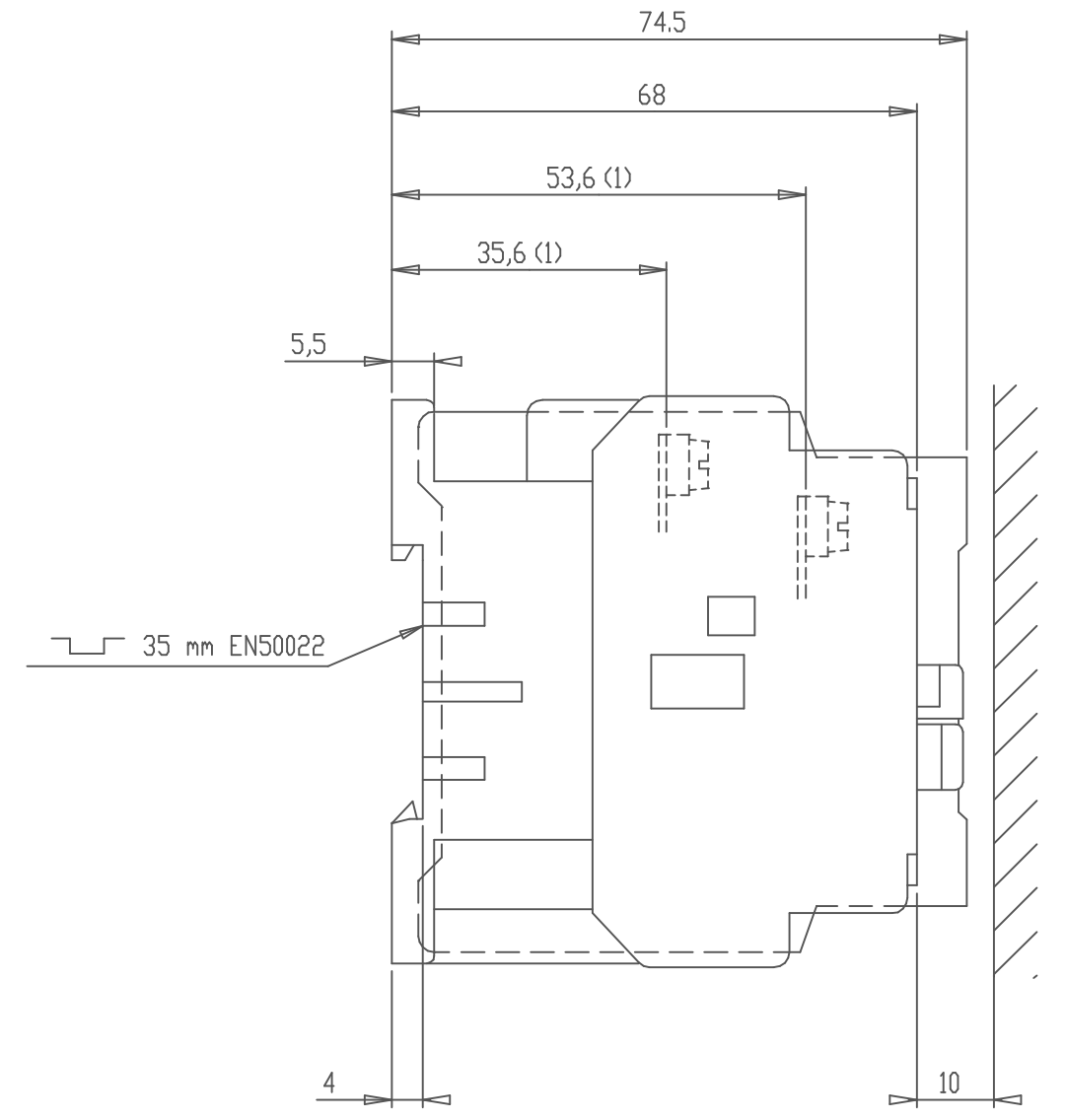
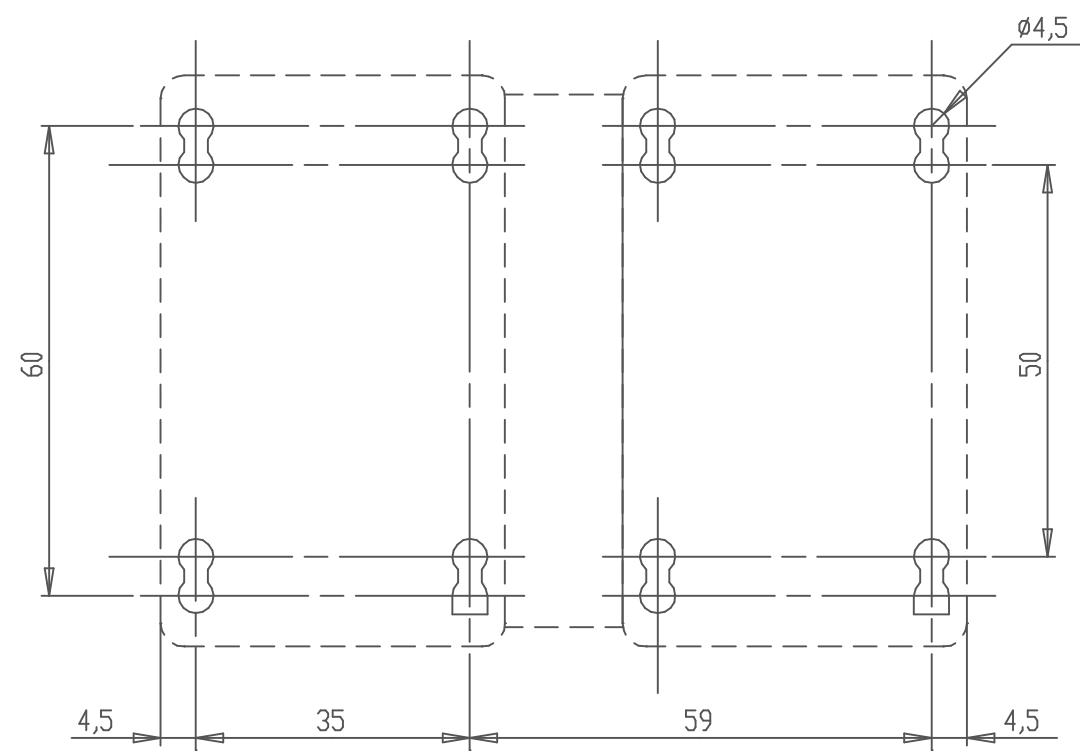


Tolerances generales selon ISO 2768  
 Degre de precision f  m  c  v

Tolerances generales sur pieces moulees selon  
 Din 16901 (FPTC 407364) 130  140

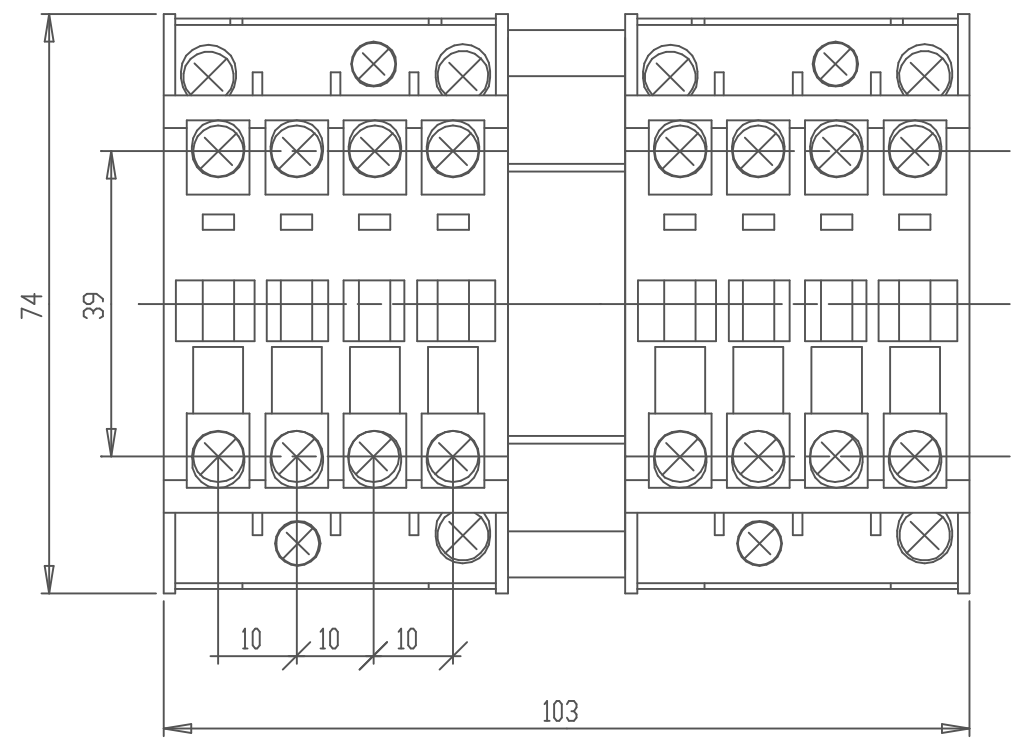

(1) bornes Contacteur / terminal of Contactor

Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Etabli	VIOLA_17/07/96	Contrôle		Contrôle Normes		Bon pour exécution	17227			
Modif.	Issu de :	Remplace		Remplace par :		Sans nomenclature séparée	<input checked="" type="checkbox"/>			
						Nomenclature séparée de même numéro	<input type="checkbox"/>			
						Nomenclature séparée de numéro différent	<input type="checkbox"/>			
						Service resp: B E				
ABB Control Titre A9/12/16_N+_VM5-1 encombrement-perçage / dimensions-drilling						Doc. Type	Format	Langue	Feuil.No	No.feuil.
							3	F		
						FPTC307662				