


Tolerances generales selon ISO 2768
 Degre de precision f m c v

Tolerances generales sur pieces moulees selon
 Din 16901 (FPTC 407364) 130 140

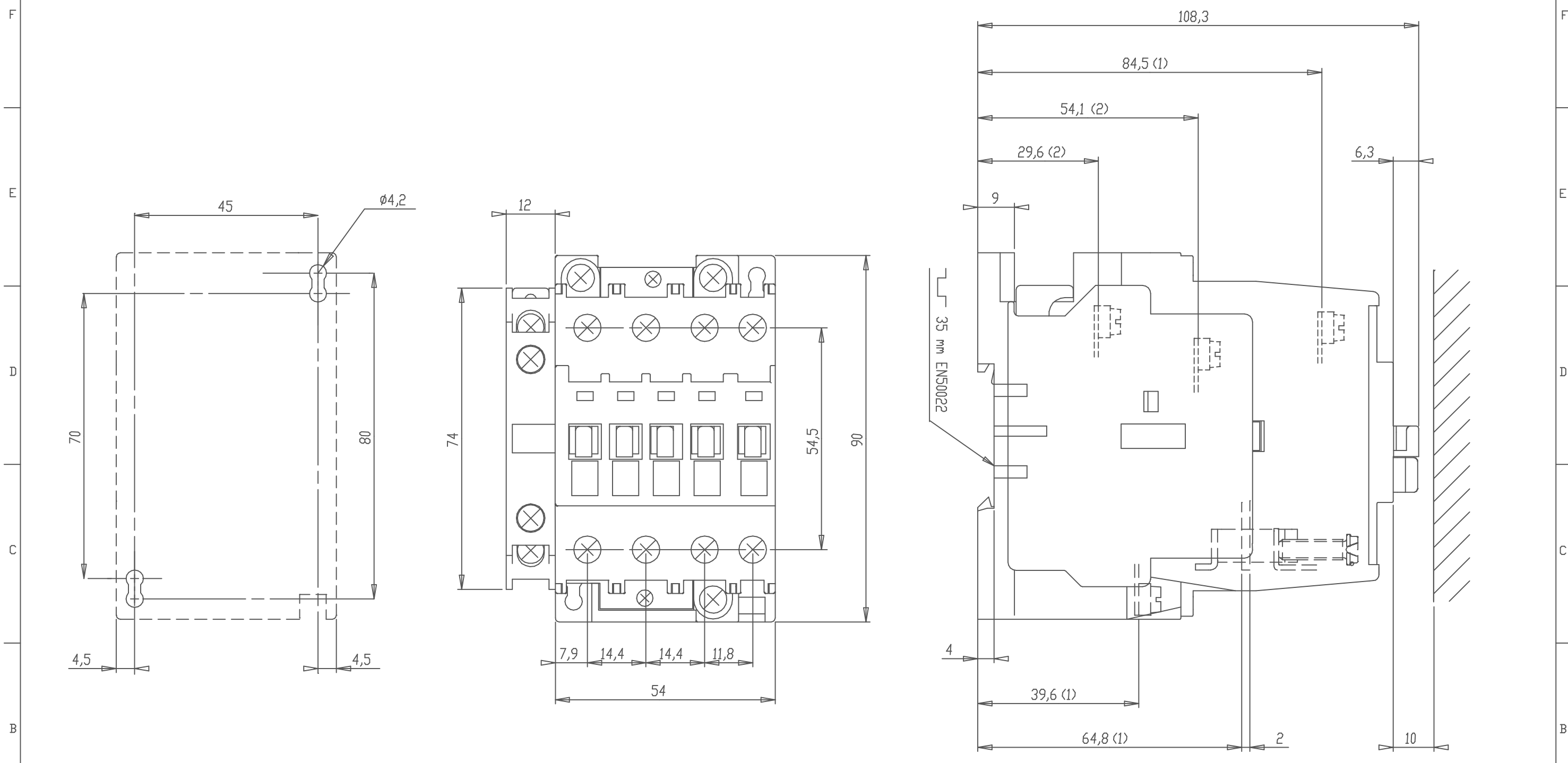

(1) bornes Contacteur / terminal of contactor
 (2) bornes contacts auxiliaire / auxiliary contact terminal

Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Etabli	VIDLO_15/10/96	Contrôle		Contrôle Normes		Bon pour execution	17118		
Issu de :		Remplace		Remplace par :		Sans nomenclature separee	<input checked="" type="checkbox"/>		
Modif.						Echelle	1		
						Nomenclature separee de mene numero	<input type="checkbox"/>		
						Nomenclature separee de numero different	<input type="checkbox"/>		
						Service resp:	B E		
ABB		ABB Control			Doc. Type	Format	Langue	Feuil.No	Nb.Feuil.
		Titre A30_&_A40+_CAL5				3	F		
		encombrent-perçage /dimensions-drilling			FPTC307666				