
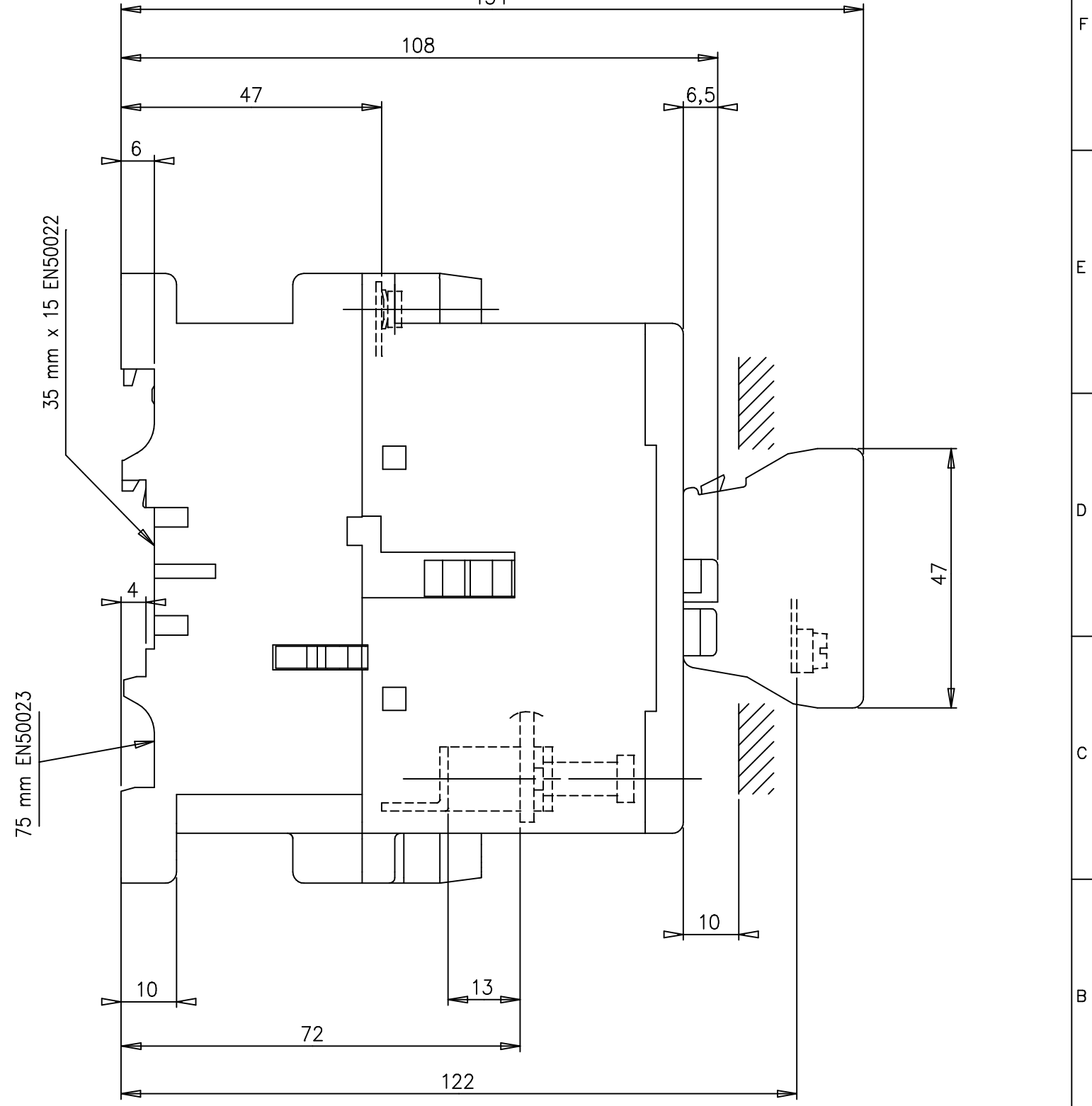


8 7 6 5 4 3 2 1

Tolerances generales selon ISO 2768
 Degre de precision f m c v

Tolerances generales sur pieces moulees selon
 Din 16901 (FPTC 407364) 130 140

F
E
D
C
B
A

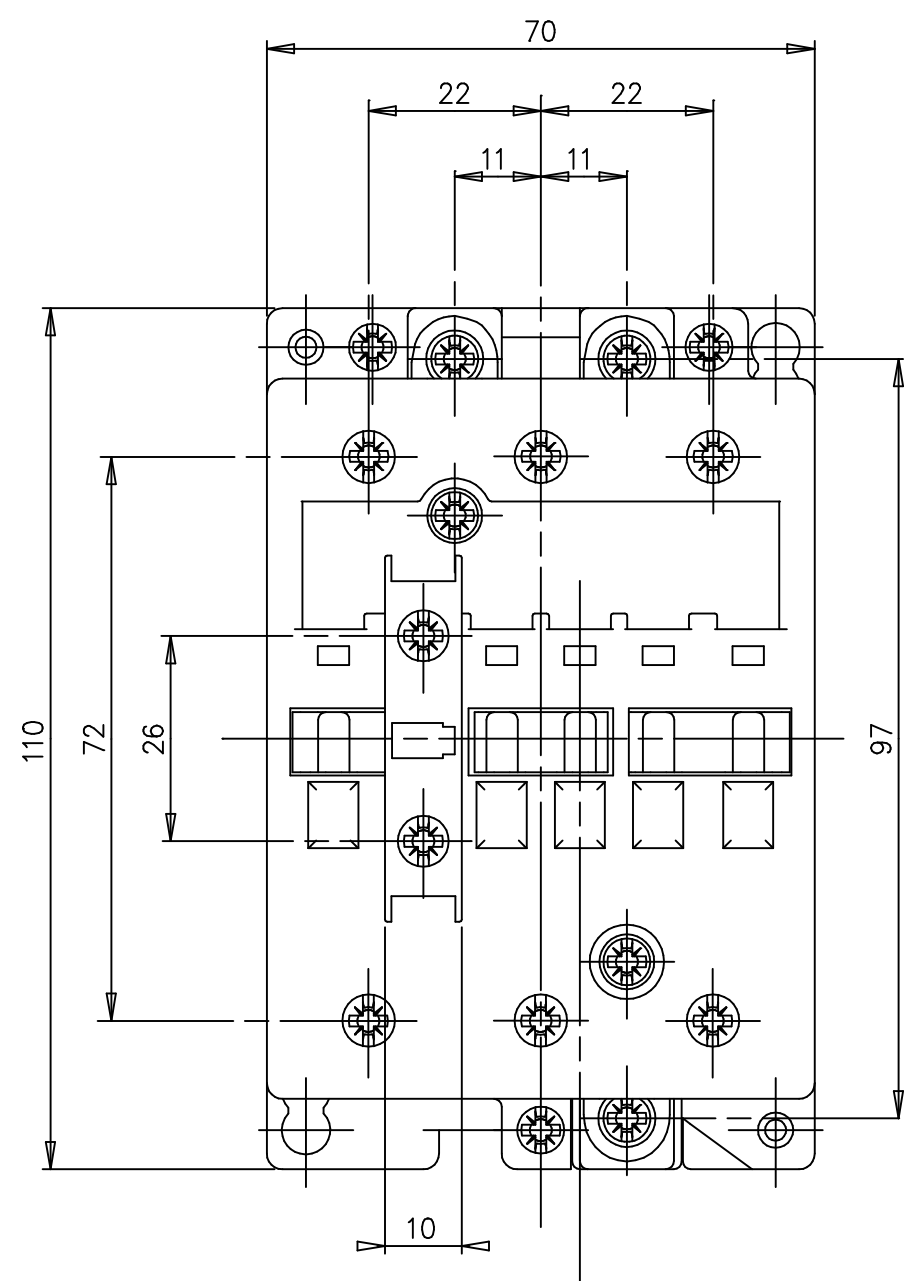

Ce document, propriété exclusive de notre
 Société, est strictement confidentiel. Il
 ne peut être communiqué, copié ou
 reproduit sans son autorisation écrite.

Etabli	F. BIANCHI	28.12.99	Contrôle		Contrôle Normes		Bon pour execution	OE17809		
Issu de :	Remplace		Remplace				Sans nomenclature séparée	<input type="checkbox"/>		
Modif.							Echelle	Nomenclature séparée de même numéro	<input type="checkbox"/>	
							1	Nomenclature séparée de numéro différent	<input type="checkbox"/>	
A	Creation	FB	28.12.99	OE17809	Service resp.: B E					
ABB		ABB Control				Doc. Type	Format	Langue	Feuil.No	Nb.feuil.
		Titre A50...75 version M6				1	13	F		
		ENCOMBREMENT A50..75 + CA5				FPT E307790				

8 7 6 5 4 3 2 1