

ATS - 1M Tagesschaltuhr, Synchron


EA 470 3 GH 021 1001 R0001

ATS - 1RM Tagesschaltuhr, Quarz


EA 471 1 GH 021 1011 R0001

- (D) Tagesschaltuhr mit und ohne Gangreserve
Gebrauchsanleitung


System *pro M*

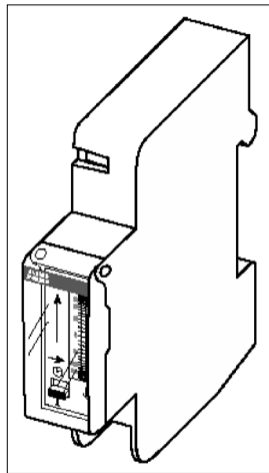

ABB

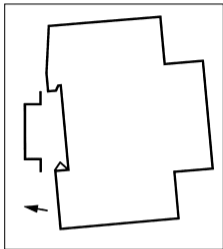

- Ⓓ Schaltuhr montieren
- auf DIN-Schiene

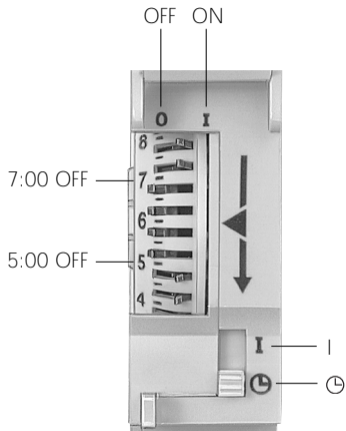

Ⓚ I = Dauer Ein
⌚ = Programm/Uhr-Betrieb

	1-Kanal Synchron	1-Kanal Quartz
Anschluss	230VAC, +10/-15%	230VAC, +10/-15%
Schaltleistung AC	4A (cos phi =0,6)	4A (cos phi =0,6)
Glühlampenlast	1000 W	1000 W
Schutzklasse	II	II
Gangreserve	-	50 h
Kürzeste Schaltzeit	30 Min.	30 Min.
Programmierbar alle	30 Min.	30 Min.
Umgebungstemperatur	-25°C bis +55°C	-20°C bis +55°C
Plombierbar	ja	ja
Anschlussquerschnitt	max. 2 x 4 mm ²	max. 2 x 4 mm ²