
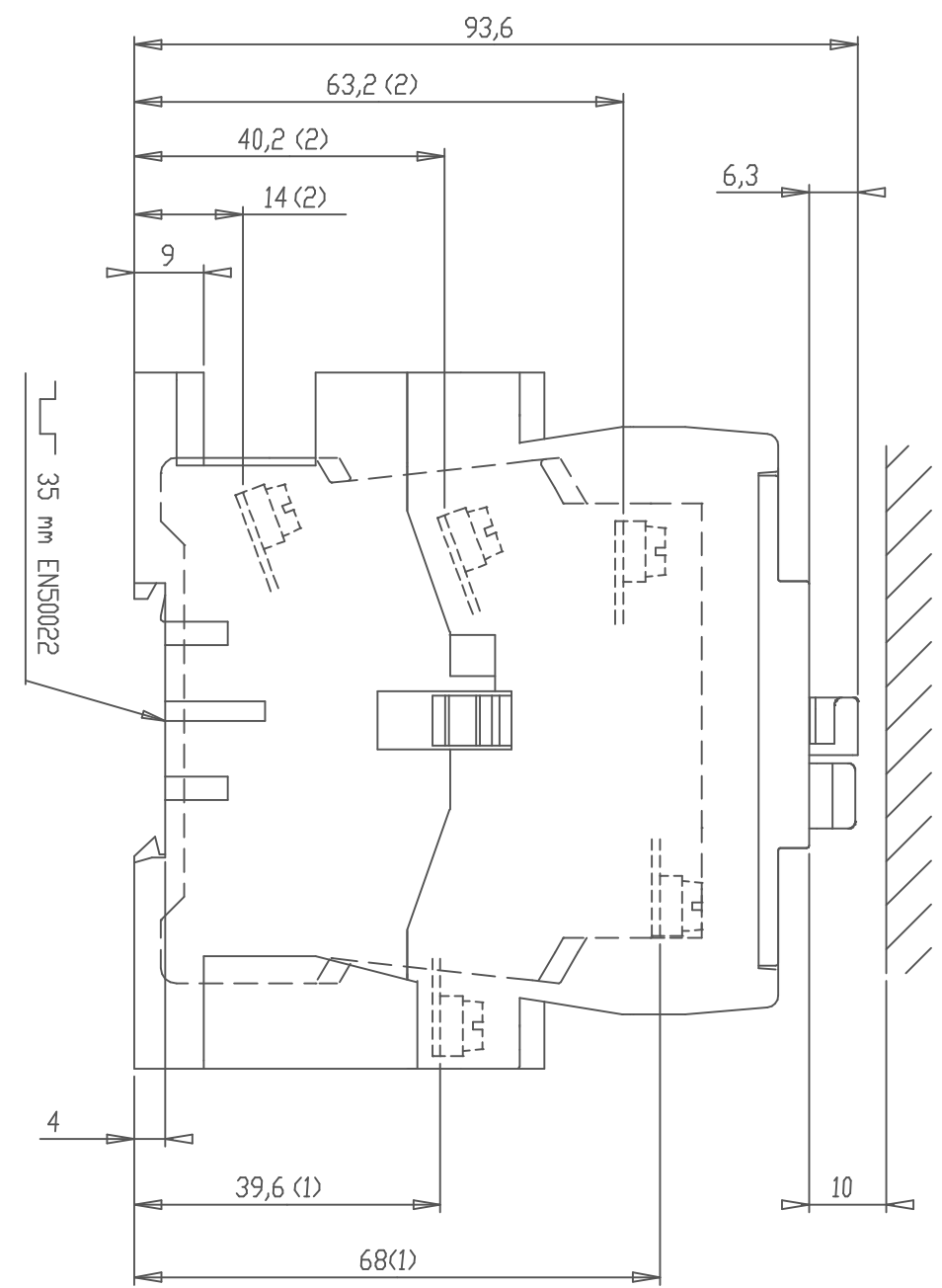


8 7 6 5 4 3 2 1

Tolerances generales selon ISO 2768
 Degre de precision f m c v

Tolerances generales sur pieces moulees selon
 Din 16901 (FPTC 407364) 130 140

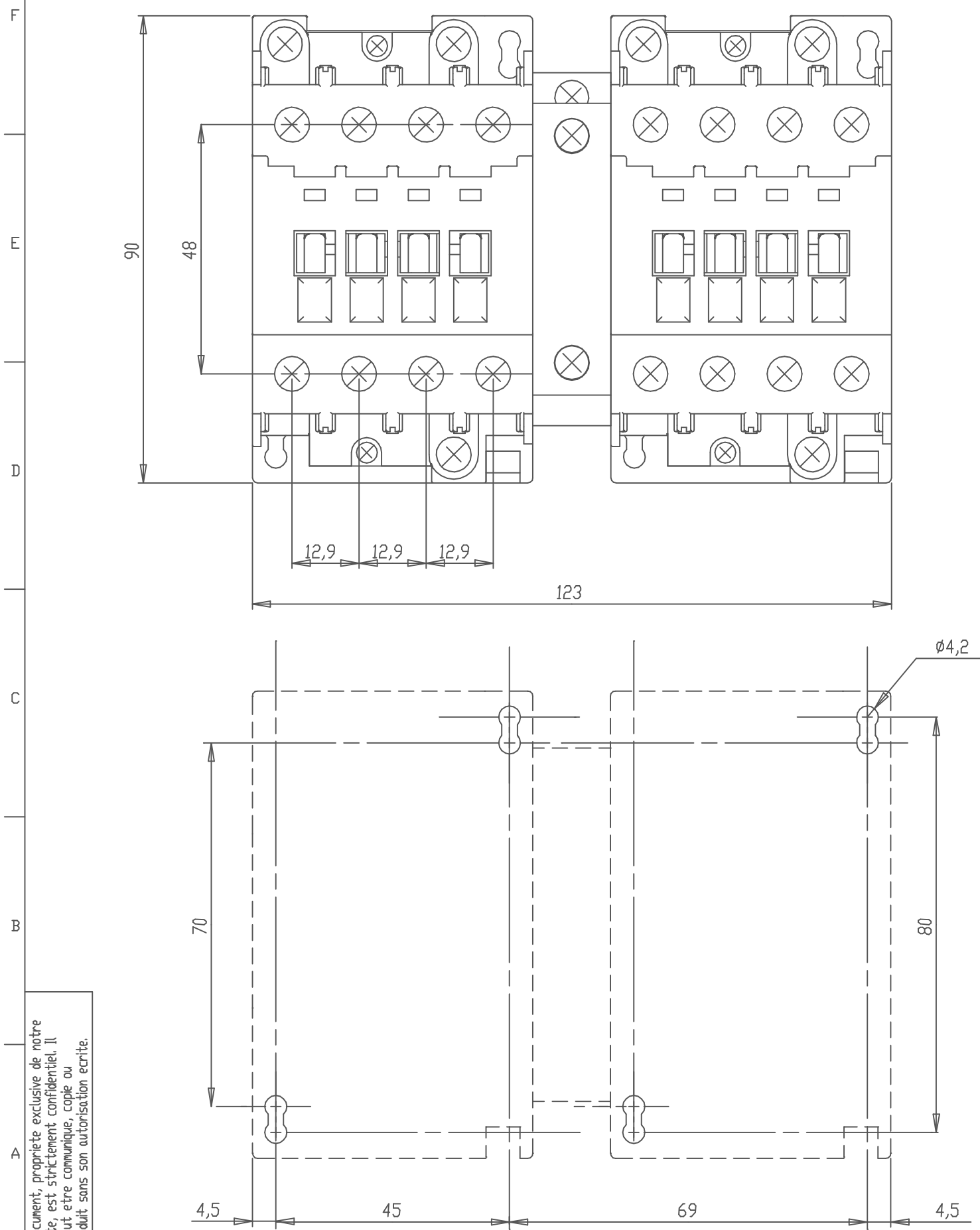

(1) bornes Contacteur / terminal of contactor
 (2) bornes verrouillage electrique / terminal of electrical interlock

Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Etabli	VIOLLO_19/07/96	Contrôle		Contrôle Normes		Bon pour execution	17236			
Modif.		Remplace		Remplace par		Sans nomenclature separee	<input checked="" type="checkbox"/>			
						Nomenclature separee de meme numero	<input type="checkbox"/>			
						Nomenclature separee de numero different	<input type="checkbox"/>			
						Service resp: B E				
ABB ABB Control Titre A26+_VE5-1 encombrement-perçage / dimensions-drilling						Doc. Type	Format	Langue	FeuilNo	No.feuil
							3	F		
						FPTC307674				

8 7 6 5 4 3 2 1