

Passer perfekt 2 modul jordfeilautomat for bolig, NEK400, 2010




DS202C M Bk

| El.nr. | Varenavn | ABB varenummer | Forpakning |
|---------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1653761 | JF.AUT DS202C M Bk6 A-30mA | 2CSR272140R1062 | 1/5 |
| 1653762 | JF.AUT DS202C M Bk10 A-30mA | 2CSR272140R1102 | 1/5 |
| 1653763 | JF.AUT DS202C M Bk13 A-30mA | 2CSR272140R1132 | 1/5 |
| 1653764 | JF.AUT DS202C M Bk16 A-30mA | 2CSR272140R1162 | 1/5 |
| 1653765 | JF.AUT DS202C M Bk20 A-30mA | 2CSR272140R1202 | 1/5 |
| 1653766 | JF.AUT DS202C M Bk25 A-30mA | 2CSR272140R1252 | 1/5 |
| 1653767 | JF.AUT DS202C M Bk32 A-30mA | 2CSR272140R1322 | 1/5 |


DS202C M Ck

| El.nr. | Varenavn | ABB varenummer | Forpakning |
|---------|-----------------------------|-----------------|------------|
| 1653771 | JF.AUT DS202C M Ck6 A-30mA | 2CSR272140R1063 | 1/5 |
| 1653772 | JF.AUT DS202C M Ck10 A-30mA | 2CSR272140R1103 | 1/5 |
| 1653773 | JF.AUT DS202C M Ck13 A-30mA | 2CSR272140R1133 | 1/5 |
| 1653774 | JF.AUT DS202C M Ck16 A-30mA | 2CSR272140R1163 | 1/5 |
| 1653775 | JF.AUT DS202C M Ck20 A-30mA | 2CSR272140R1203 | 1/5 |
| 1653776 | JF.AUT DS202C M Ck25 A-30mA | 2CSR272140R1253 | 1/5 |
| 1653777 | JF.AUT DS202C M Ck32 A-30mA | 2CSR272140R1323 | 1/5 |

Bk

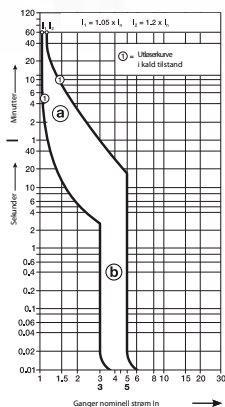

Ck

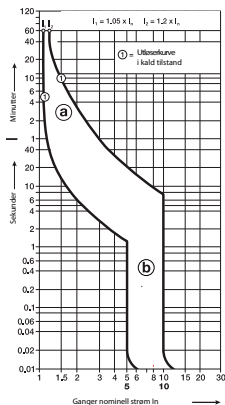

Med DS202C i Bk- og Ck-karakteristikk tilbyr ABB en fullstendig oppdatert og komplett serie med jordfeilautomater utviklet for bruk i bolig. Ved bruk av Bk- og Ck-karakteristikk tilfredsstilles enkelt NEK400, 2010-823 og du kan fortsatt bruke 10A, 16A og 20A til 1,5mm², 2,5mm² og 4mm² kabel uavhengig av forlegningsmetode.


Se tabellen under som viser maks amperestørrelse ved 23°C omgivelsestemperatur rundt lederne ved de forskjellige forlegningsmetodene.

| 2-ledere Tverrsnitt | A1 Maks amp.str. | A2 Maks amp.str. | C Maks amp.str. |
|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1,5mm ² | 13 | 10 | 16 |
| 2,5mm ² | 16 | 16 | 20 |
| 4mm ² | 20 | 20 | 32 |

Grunnen til at det har blitt så enkelt er at Bk- og Ck-karakteristikken har en garantert øvre utløserstrøm $I_2 = 1,2 \times I_n$. ABB har lang erfaring med produksjon av en slik karakteristikk fra tidligere og vi vet at dette gir god kabelbeskyttelse.

Passer perfekt

2 modul jordfeilautomat for bolig, NEK400, 2010

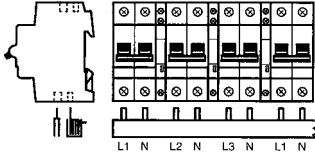

Skinner

| El.nr. | Beskrivelse | Varenavn | Forpakning |
|--|---|---------------|------------|
| 2-faser/1+N | | | |
| 1665923 | SKINNE, L1,L2.. 12MOD, 10MM ² | PS2/12A | 1/50 |
| 1665921 | SKINNE, L1,L2.. 58MOD, 16MM ² | PS 2/58/16A | 1/10 |
| 2-faser med hjelpekontakt | | | |
| 1665924 | SKINNE, L1,L2,H.. 48MOD, 16MM ² | PS2/48/16HA | 1/10 |
| 3-faser | | | |
| 1665930 | SKINNE, L1,L2,L3.. 12MOD, 10MM ² | PS 3/12A | 1/50 |
| 1665931 | SKINNE, L1,L2,L3.. 60MOD, 16MM ² | PS 3/60/16A | 1/10 |
| 3-faser med hjelpe kontakt | | | |
| 1665939 | SKINNE, L1,L2,H,L3,L1,H,L2,L3,H...46MOD,16MM ² | PS3/46/16H-IT | 1/10 |
| 3-faser+N for 1+N automater | | | |
| 1665945 | SKINNE, L1,N,L2,N,L3,N.. 12MOD, 10MM ² | PS 4/12NA | 1/30 |
| 1665946 | SKINNE, L1,N,L2,N,L3,N.. 58MOD, 16MM ² | PS 4/58/16NA | 1/10 |
| 3-faser+N for 1+N med hjelpekontakt | | | |
| 1665948 | SKINNE,L1,N,H,L2,N,H,L3,N,H..48MOD,16MM ² | PS4/48/16NH | 1/10 |



Tilbehør

| El.nr. | Beskrivelse | Varenavn | Forpakning |
|-------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| Signal/hjelpekontakt | | | |
| 1665770 | SIGNAL/HJELPEKONTAKT | S2C-S/H6R | 1 |
| 1665769 | HJELPEKONTAKT | S2C-H6R | 1 |
| Arbeidsstrøm-utløser | | | |
| 1665791 | AC/DC 12-60V | F2C-A1 | 1 |
| 1665792 | AC110-415V, DC 110-250V | F2C-A2 | 1 |
| Underspennings-utløser | | | |
| 1630535 | 24V AC | S2C-UA 24V AC | 1 |
| 1630536 | 24V DC | S2C-UA 24V DC | 1 |
| 1630537 | 48V AC | S2C-UA 48V AC | 1 |
| 1630538 | 48V DC | S2C-UA 48V DC | 1 |
| 1630539 | 110V AC | S2C-UA 110V AC | 1 |
| 1630541 | 230V AC | S2C-UA 230V AC | 1 |
| 1630543 | 400V AC | S2C-UA 400V AC | 1 |
| Lås | | | |
| 1633794 | PLOMBERING | SA 1 | 1/10 |