


Tolérances générales selon ISO 2768  
 Degré de précision f  m  c  v

Tolérances générales sur pièces moulées selon  
 DIN 16901 (FPTC 407364) 130  140

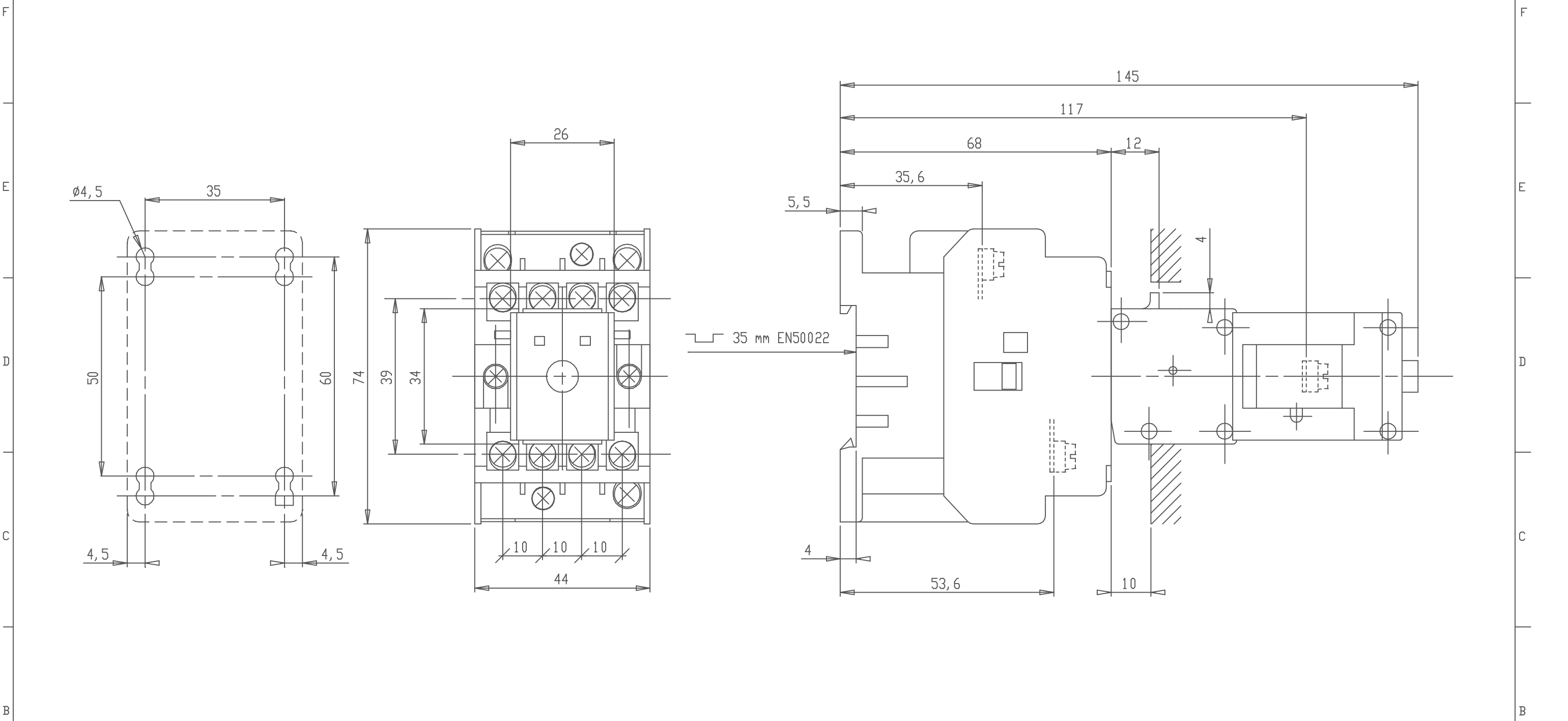

Ce document, propriété exclusive de notre Société, est strictement confidentiel. Il ne peut être communiqué, copié ou reproduit sans son autorisation écrite.

Etabli	F. BIANCHI_29.08.97	Contrôle		Contrôle Normes		Bon pour exécution	DEI 7619		
Issu de :		Remplacé		Remplacé par :		Sans nomenclature séparée	<input type="checkbox"/>		
Modif. :						Nomenclature séparée de même numéro	<input type="checkbox"/>		
						Nomenclature séparée de numéro différent	<input type="checkbox"/>		
						Service resp. :	B E		
<b>ABB</b>		ABB Control			Doc. Type	Format	Langue	Feuil. No	Nb. feuil.
		Titre ENCOMBREMENT				13	F		
		A9/16_+_WB75-A			FPTC307704				