
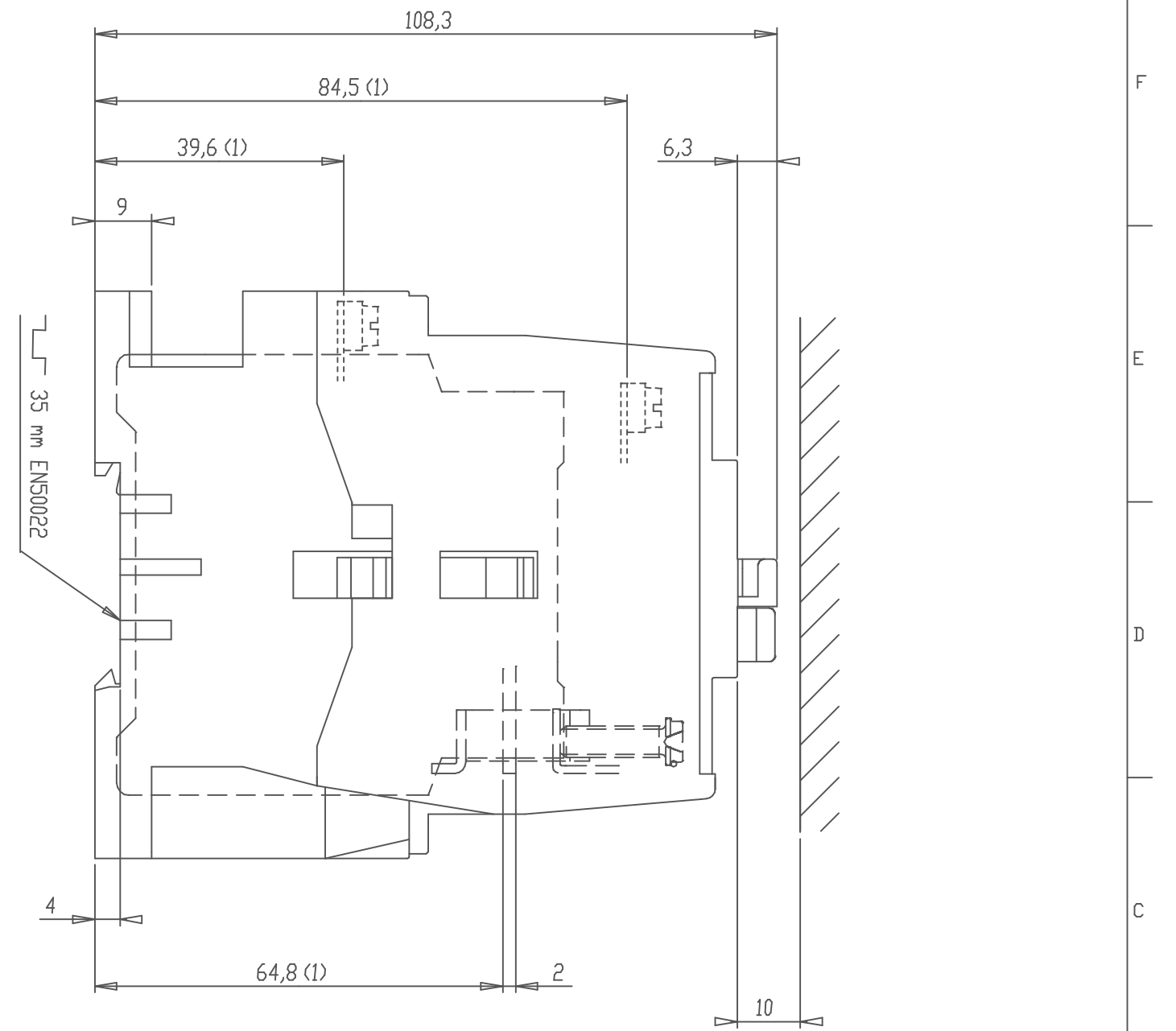
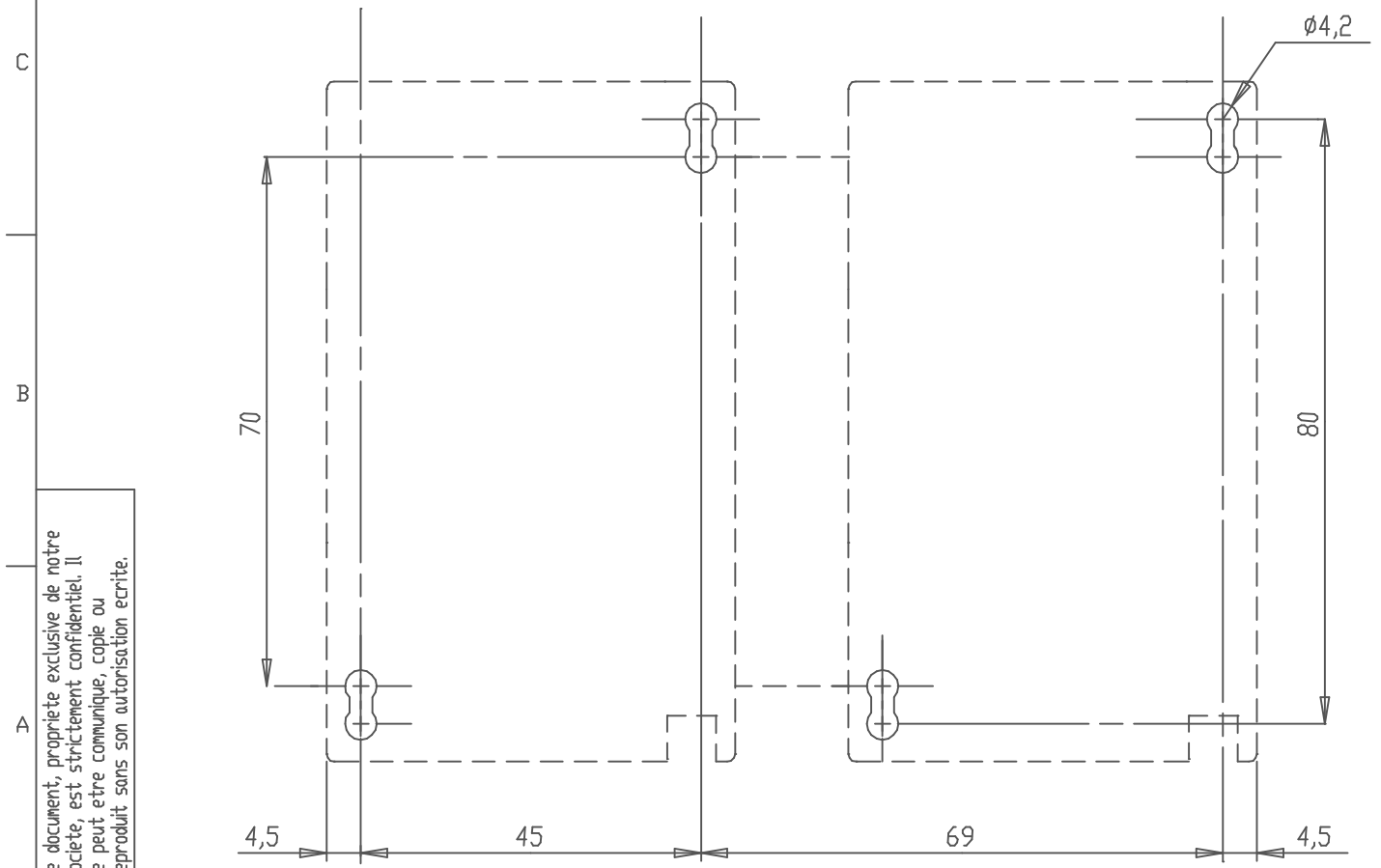


8 7 6 5 4 3 2 1

Tolerances generales selon ISO 2768
 Degre de precision f m c v

Tolerances generales sur pieces moulees selon
 Din 16901 (FPTC 407364) 130 140

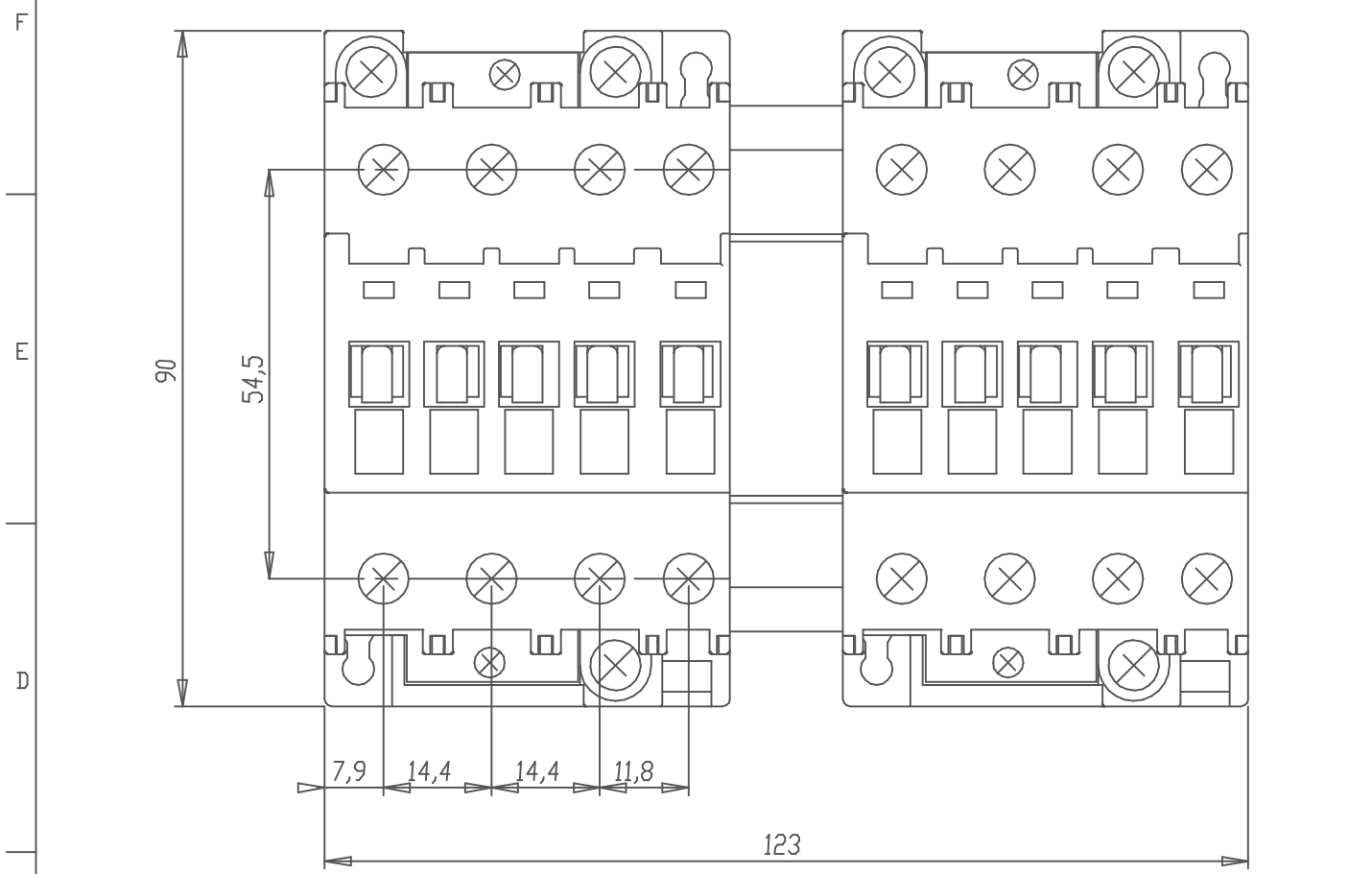

(1) bornes Contacteur / terminal of contactor

Ce document, propriete exclusive de notre Societe, est strictement confidentiel. Il ne peut etre communique, copie ou reproduit sans son autorisation ecrite.

Etabli	VIOLA_18/07/96	Contrôle		Contrôle Normes		Bon pour execution	17552			
Issu de :		Remplace		Remplace par :		Sans nomenclature separee	<input checked="" type="checkbox"/>			
Modif.						Nomenclature separee de meme numero	<input type="checkbox"/>			
						Nomenclature separee de numero different	<input type="checkbox"/>			
						Service resp: B E				
ABB Control Titre A30_&_A40+_VM5-1 encombrement-perçage / dimensions-drilling						Doc. Type	Format	Langue	Feuil.No	No.feuil.
							3	F		
						FPTC307669				

8 7 6 5 4 3 2 1