

ATS1 Tagesschaltuhr, Synchron

EA 472 9 GH 021 3001 R0001

ATS-1R Tagesschaltuhr, Quarz


EA 473 7 GH 021 3011 R0001

ATS-7R Wochenschaltuhr, Quarz


EA 476 0 GH 021 3007 R0001

D Analoge Zeitschaltuhren
Gebrauchsanleitung




System *pro M*

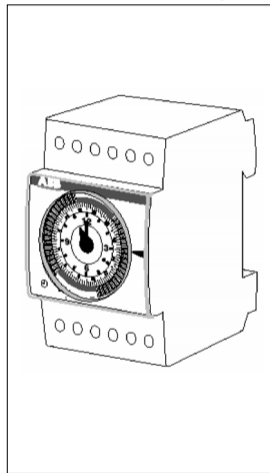



ABB

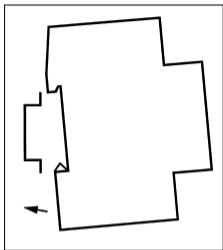

- Ⓓ Schalter montieren
- auf DIN-Schiene

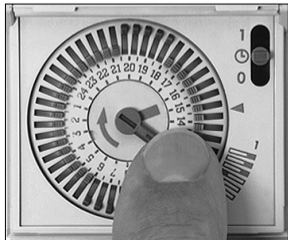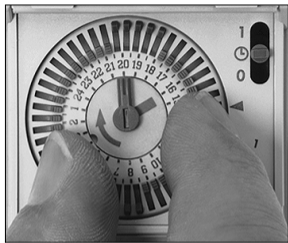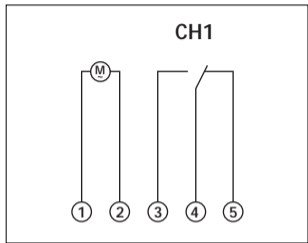

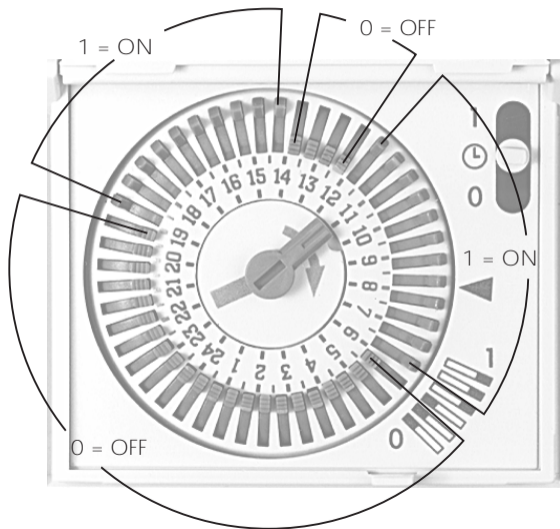

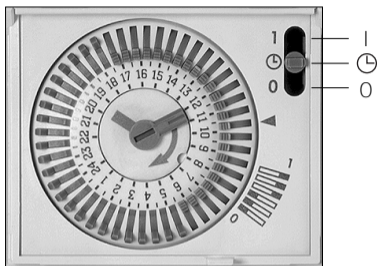

- (D) I = Dauer Ein
⌚ = Programm/Uhr-Betrieb
0 = Dauer Aus

	1-Kanal Synchron	1-Kanal Quartz Tages	1-Kanal Quartz Wochen
Maße H x B x T (mm)	45 x 54 x 60	45 x 54 x 60	45 x 54 x 60
Anschluß	230VAC, +10/-15%	230VAC, +10/-15%	230VAC, +10/-15%
Schallleistung AC	2,5A (cos phi =0,6)	2,5A (cos phi =0,6)	2,5A (cos phi =0,6)
Glühlampenlast	1350 W	1350 W	1350 W
Schutzklasse	II	II	II
Schutzart	IP 20	IP 20	IP 20
Ganggenauigkeit	netzsynchron	typ. ±2,5 s/Tag bei +20 °C	typ. ±2,5 s/Tag bei +20 °C
Gangreserve	-	150 h	150 h
Kürzeste Schaltzeit			
- Tagesprogramm	30 Min.	30 Min.	30 Min.
- Wochenprogramm	180 Min.	180 Min.	180 Min.
- 1h-Programm	1,25 Min.	-	-
Programmierbar alle			
- Tagesprogramm	30 Min.	30 Min.	30 Min.
- Wochenprogramm	180 Min.	180 Min.	180 Min.
- 1h-Programm	1,25 Min.	-	-
Umgebungstemperatur	-25°C...+55°C	-25°C...+55°C	-25°C...+55°C
Plombierbar	ja	ja	ja
Anschlußquerschnitt	max. 2 x 2,5 mm ²	max. 2 x 2,5 mm ²	max. 2 x 2,5 mm ²